


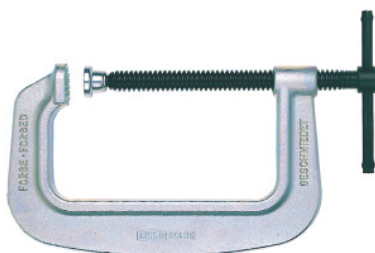

C-skruetvinge, Spændvidde: 60mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	861550 60
GTIN	4008158019185
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

C-formet, smedet i stål, sejhærdet. Kraftigt spindel med trapezgevind og bevægelig trykplade.

Anvendelse:

Maks. spændetryk op til 22000 N.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	60 mm
Udladning	55 mm
Spindeltykkelse	12 mm
Produkttype	Skruetvinge