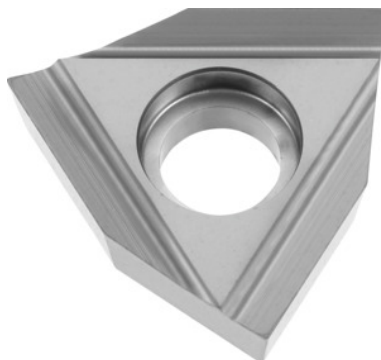


 KOMET**WOHX 08T302 højre, W00, Type: P25M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268903 P25M
GTIN	4047109072633
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse**

WOHX 08T302 højre P25M Type: P25M

Spånbryder: G06

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 300 m/minSkærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	G06
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Type	P25M
Hjørneradius	0,2 mm
Sekundær anvendelse	M
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOHX 08T302 R
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W00
Spånvinkel	6 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning