


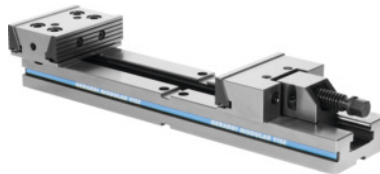

Modular Schraubstock lang, Backenbreite A: 150/2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	362105 150/2
GTIN	2050001774279
Artikelklasse	35G

Beschreibung

Ausführung:

- Einfache mechanische Betätigung (bis 3,5 t).
- Leichtes Einstellen der Spannweite.
- Maschinenschraubstock mit Niederzugbacken.
- Einsatzgehärtet HRC 60.
- Parallelität 0,02 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Niederzugbacken, 1 Werkstückanschlag, 2 Stück Nutensteine Nr. 362160 Gr. 16/16, 1 Spannschlüssel, 1 Quergriffschlüssel.

Hinweis:

Andere Passnutensteine siehe Nr. 362160.

Technische Beschreibung

Gewicht	32 kg
Gesamtlänge L	580 mm
Passnut quer n	16 mm
Farbcode für passendes Zubehör	Gerardi 150
Spannbereich b	360 mm
Backenhöhe C	50 mm
Grundkörperhöhe G	50 mm

Backenbreite A	150 mm
Passnut längs I	16 mm
maximale Spannkraft bei 80 Nm	30 kN
Serie	Gerardi 150
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 16/16 mm	362160 16/16
Winkel-Aufsatzbacke (Stück) für Backenbreite 150 mm	362130 150
Modular Element fest (Stück) für Backenbreite 150 mm	362150 150
Mittelbacke (Stück) für Backenbreite 150 mm	362142 150
Längsgerillte Vorsatzbacke (Stück) für Backenbreite 150 mm	362146 150
Prismenbacke (Stück) für Backenbreite 150 mm	362125 150
Modular Element beweglich (Stück) für Backenbreite 150 mm	362145 150
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 20/16 mm	362160 20/16
Glatte Vorsatzbacke, weich (Stück) für Backenbreite 150 mm	362148 150
Spannelement komplett (Stück) für Backenbreite 150 mm	362144 150
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 12/16 mm	362160 12/16
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 18/16 mm	362160 18/16
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 14/16 mm	362160 14/16
Prisma-Aufsatzbacke (Stück) für Backenbreite 150 mm	362135 150
Glatte Vorsatzbacke, hart (Stück) für Backenbreite 150 mm	362147 150
Spannpratzen-Paar für Backenbreite 150 mm	362120 150
Bewegliche Backe (Stück) für Backenbreite 150 mm	362143 150