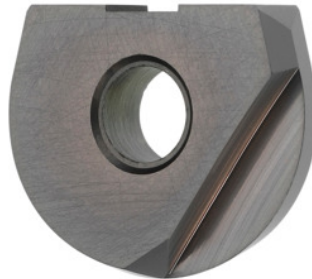


**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte Ø 12 mm, für Kopierfräser, Typ: ST1400****Bestelldaten**

Bestellnummer	212650 ST1400
GTIN	4045197712189
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.**

· **Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit:  $\pm 0,015$  mm.**

**Verwendung:**

Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.

Vorschub  $f_z$  in Titan  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm

Typ: ST1400

Sorte: HB7520

**Technische Beschreibung**

Typ	ST1400
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7520
Vorschub $f_z$ in Alu kurzspanend	0,2 mm
Vorschub $f_z$ in Stahl $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm
Vorschub $f_z$ in Stahl $< 60$ HRC	0,15 mm

Vorschub $f_z$ in Titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen