


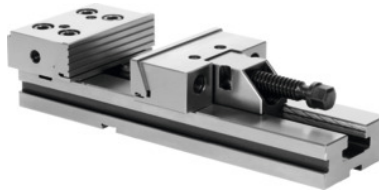

Modular Schraubstock, Backenbreite A: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	362110 125
GTIN	4045197708229
Artikelklasse	32P

Beschreibung

Ausführung:

- **Maschinenschraubstock mit Niederzugbacken.**
- **Einfache mechanische Betätigung (bis 3,5 t).**
- **Leichtes Einstellen der Spannweite.**
- **Einsatzgehärtet HRC 60.**
- **Parallelität 0,02 mm.**

Lieferumfang:

Inklusive Werkstückanschlag, 2 Stück Nutensteine ähnlich Nr. 362160 Gr. 18/16, 1 Spannschlüssel, 1 Schraubenschlüssel für Innensechskant-Schrauben, 4 Spannpratzen.

Hinweis:

Andere Passnutensteine siehe Nr. 362160.

Technische Beschreibung

Farbcode für passendes Zubehör	Modular HOLEX 125
Grundkörperhöhe G	40 mm
Passnut quer n	16 mm
Spannbereich b	150 mm
Gewicht	18,5 kg
Passnut längs l	16 mm

Gesamtlänge L	345 mm
Backenbreite A	125 mm
Backenhöhe C	40 mm
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 12/16 mm	362160 12/16
Prismenbacke (Stück) für Backenbreite 125 mm	362127 125
Glatte Vorsatzbacke, hart (Stück) für Backenbreite 125 mm	362147 125
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 14/16 mm	362160 14/16
Glatte Vorsatzbacke, weich (Stück) für Backenbreite 125 mm	362148 125
Längsgerillte Vorsatzbacke (Stück) für Backenbreite 125 mm	362146 125
Winkel-Aufsatzbacke (Stück) für Backenbreite 125 mm	362132 125
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 20/16 mm	362160 20/16
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 16/16 mm	362160 16/16
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 18/16 mm	362160 18/16