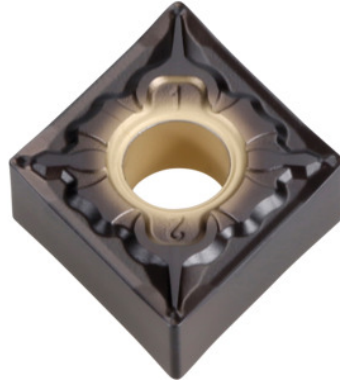


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	250052 HB7020
GTIN	4045197711007
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 09T308 HB7020 Sorte: HB7020
Spanbrecher: SS
Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Spanbrecher	SS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen