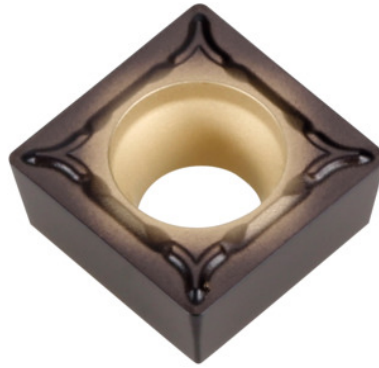


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260744 HB7020
GTIN	4045197710840
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SCMT 09T308 HB7020 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7020

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 400 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SS
Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Sorte	HB7020
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen