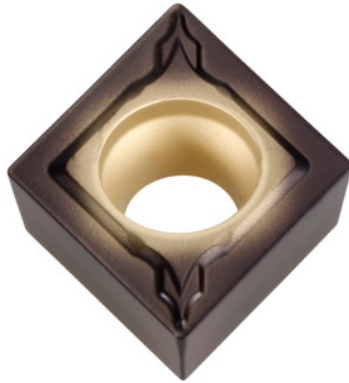


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260064 HB7020
GTIN	4045197710819
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 120404 HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,05 - 2,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,05 - 2,5 mm/U
Spanbrecher	SS
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen