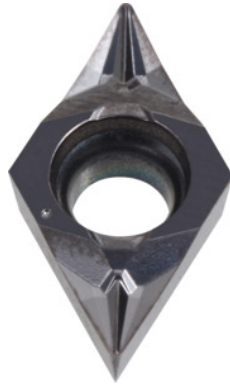


**Dreh-Wendeschneidplatte DCGT 070201, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PR1225****Bestelldaten**

Bestellnummer	260380 PR1225
GTIN	4960664713493
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Nebenanwendung	P
Vorschub f	0,03 - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	50 - 150 m/min
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 2,5 mm
Eckenradius	0,1 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Spanbrecher	MFP-SK
Sorte	PR1225
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 070201
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen