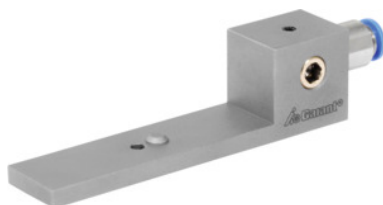


Garant**eco-Nachrüstkit, Schaftbreite b: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	317900 16
GTIN	4045197716705
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- Zur Kühlmittelübergabe an eco-System-Klemmdrehhalter und Stehdrehhalter.
- Geeignet für AXA Schnellwechsel-Stahlhalter Nr. 318100 und PARAT Wechselhalter Nr. 316120 – 316160.
- Die Zuführung erfolgt über einen Schlauchanschluss links, rechts oder rückseitig.

Lieferumfang:

Inklusive Verschlusschrauben und Schnellkupplung (G 1/8 Zoll) für Schlauchanschluss mit Außen-Ø 6 mm. Kupplungslänge 17,4 mm.

Technische Beschreibung

für Schafthöhe H_1	16 mm
Schaftbreite b	16 mm
Gesamtlänge L_1	79 mm
Länge L_2	25 mm
Gesamthöhe H	20 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Stahlhalter

