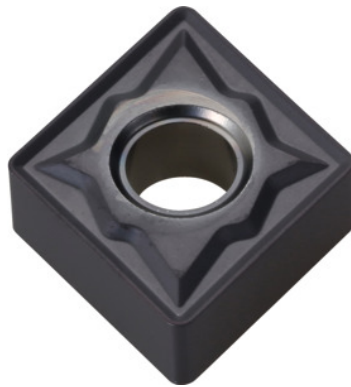


**Garant****CN.G 120404, Sorte: HB725**

## Bestelldaten

Bestellnummer	250156 HB725
GTIN	4045197713216
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CN.G 120404 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 6 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

## Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 6 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	UM
Hauptanwendung	UNI
Vorschub $f$	0,05 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 250 m/min

Sorte	HB725
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen