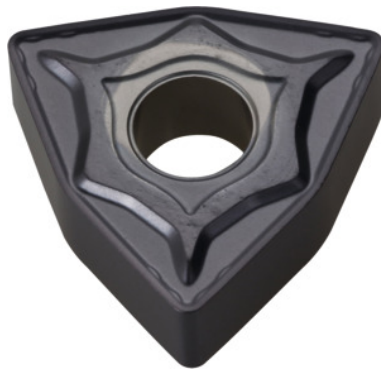


Garant**WN.G 060404, Sorte: HB725**

Bestelldaten

Bestellnummer	252062 HB725
GTIN	4045197713469
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 060404 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mmVorschub f : 0,2 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Vorschub f	0,2 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Spanbrecher	UM
Eckenradius	0,4 mm

Sorte	HB725
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen