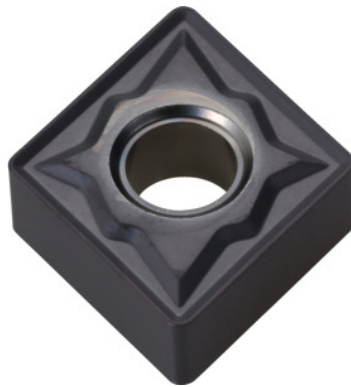


**Garant****CNMG 120412, Sorte: HB725**

## Bestelldaten

Bestellnummer	250160 HB725
GTIN	4045197713339
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CNMG 120412 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 6 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

## Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	UNI
Spanbrecher	UM
Vorschub $f$	0,05 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 6 mm

Sorte	HB725
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen