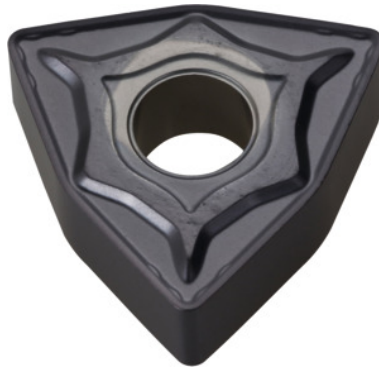


Garant**WN.G 080408, Sorte: HB725**

Bestelldaten

Bestellnummer	252070 HB725
GTIN	4045197713490
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080408 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mmVorschub f : 0,2 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	UM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Hauptanwendung	UNI
Vorschub f	0,2 - 0,6 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	HB725
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen