


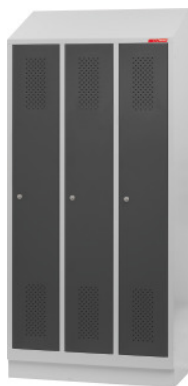

## Garderobenschrank mit Schrägdach, Sockel und DOM Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	949620 3
GTIN	4062406082178
Artikelklasse	92S

### Beschreibung

#### HINWEIS: Farbauswahl möglich

#### Ausführung:

Der Korpus verfügt über ein Schrägdach, das ein Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteilmbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

#### Norm:

#### DIN 4547

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

#### Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Höhe vorne: 1800 mm

Höhe hinten: 2000 mm

Breite: 900 mm

Tiefe: 500 mm  
 je Abteil Nutzbreite: 220 mm  
 je Abteil Nutztiefe: 465 mm

## Technische Beschreibung

Lüftungsschlitze Tür	ja
je Abteil Nutzbreite	220 mm
Schrägdach	ja
Tiefe	500 mm
Anzahl Abteile	3
Anzahl Fachboden fest	1
passend für Integralhelm	ja
Fachboden Breite	220 mm
Höhe vorne	1800 mm
Breite	900 mm
Sonderlackierung möglich	nein
Unterbau Ausführung	Sockel
Fachboden Tiefe	465 mm
Norm	DIN 4547
Gewicht	70 kg
Schloss Ausführung	Stiftzylinderschloss
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	360 - 530 mm
Höhe hinten	2000 mm
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Anzahl Kleiderstange	1
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1260 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz

Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

---

## Zubehör

Spiegel Stück 1	949770 1
Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Zusätzlicher Schuhboden Abteibreite 300 mm	949760 300
Schuhschale aus Kunststoff Stück 1	949761 1
Kleiderbügel Stück 1	949775 1