


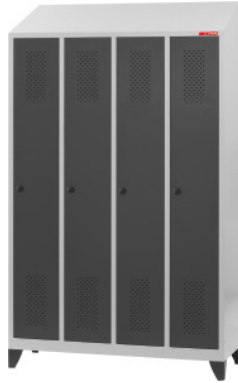

Garderobenschrank mit Schrägdach, Kunststofffüßen und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 4



Bestelldaten

Bestellnummer

949623 4

GTIN

Artikelklasse

92S

Beschreibung

Ausführung:

Der Korpus verfügt über ein Schrägdach, das ein Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrägdach	ja
für Vorhängeschloss	ja
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Fachboden Breite	220 mm
Breite	1190 mm
Lüftungsschlitze Tür	ja
Höhe vorne	1800 mm
Anzahl Fachboden fest	1
Anzahl Kleiderstange	1
Unterbau Ausführung	Kunststoff-Füße
Tiefe	500 mm
Norm	DIN 4547
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
passend für Integralhelm	ja
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1260 mm
Fachboden Tiefe	465 mm
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	360 - 530 mm
Höhe hinten	2000 mm
Sonderlackierung möglich	nein
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
Gewicht	83 kg
Anzahl Abteile	4
je Abteil Nutzbreite	220 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Zusätzlicher Schuhboden Abteillbreite 300 mm	949760 300
Schuhschale aus Kunststoff Typ 1	949761 1
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Spiegel Typ 1	949770 1
Kleiderbügel Stück 1	949775 1