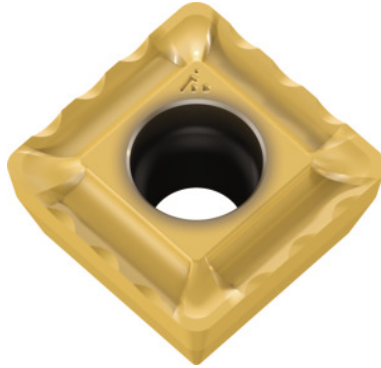


**Garant****Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 100408, für Wendeplatten-Vollbohrer,  
HB6535, Typ: UNI**

## Bestelldaten

Bestellnummer	234072 UNI
GTIN	4062406084325
Artikelklasse	21E

## Beschreibung

**Passend für:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

**Empfehlung:**

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Vorschub f: 0,08 - 0,16 mm/U

## Technische Beschreibung

Serie	Power Drill
Typ	UNI
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	TiN
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 100408
Sorte	HB6535
Schneidstoff	HM

Vorschub f	0,08 - 0,16 mm/U
Produktart	Wendescheidplatte zum Bohren

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	270 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	150 m/min	M
CuZn	bedingt geeignet	250 m/min	N
nass maximal	geeignet		