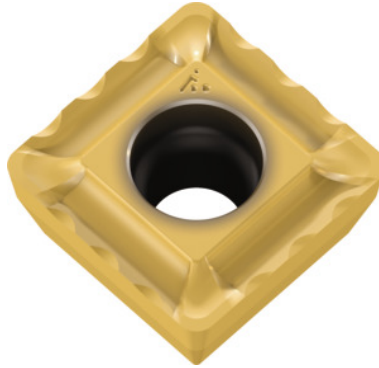


Garant**Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 110509, für Wendeplatten-Vollbohrer,
HB6535, Typ: UNI****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 234082 UNI |
| GTIN | 4062406084332 |
| Artikelklasse | 21E |

Beschreibung**Passend für:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.
Vorschub f: 0,08 - 0,18 mm/U

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Typ | UNI |
| Serie | Power Drill |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Beschichtung | TiN |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 110509 |
| Sorte | HB6535 |
| Schneidstoff | HM |

| | |
|------------|------------------------------|
| Vorschub f | 0,08 - 0,18 mm/U |
| Produktart | Wendescheidplatte zum Bohren |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | 270 m/min | P |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | 250 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 220 m/min | P |
| Stahl < 1100 N/mm ² | bedingt geeignet | 180 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | bedingt geeignet | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | bedingt geeignet | 150 m/min | M |
| CuZn | bedingt geeignet | 250 m/min | N |
| nass maximal | geeignet | | |