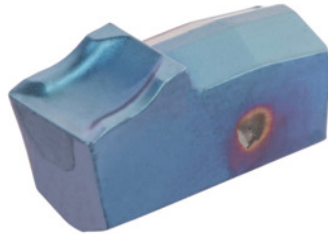


**Garant****Abstechplatte neutral, HB9140, Stechbreite w: 8,0mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273292 8,0
GTIN	4062406085391
Artikelklasse	21H

**Beschreibung****Verwendung:**

Für Stechschwerter Nr. 273551 – 273558.

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Stechbreite w	8 mm
Beschichtung	TiAlN <sup>2</sup>
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/U
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB9140
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral

Produktart

Wendeschneidplatte  
zum Stechdrehen**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	130 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	110 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	M
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		