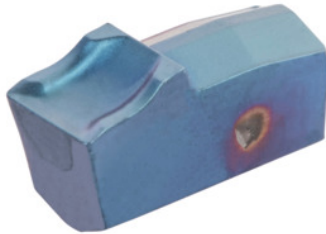


Garant
Abstechplatte neutral, HB9140, Stechbreite w: 6,0mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273294 6,0
GTIN	4062406085827
Artikelklasse	21H

Beschreibung
Ausführung:

Mit Schutzfase. Für erhöhte Zerspanungsleistung, Stähle höherer Festigkeit und unterbrochene Schnitte (Vorschub um 10 % erhöhen).

Verwendung:

Für Stechschwerter Nr. 273551 – 273558.

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,17 mm/U
Eckenradius	0,3 mm
Stechbreite w	6 mm
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiAlN ²
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB9140
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	130 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	110 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		