


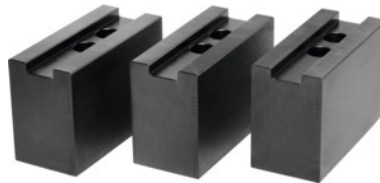

## Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 165



### Bestelldaten

Bestellnummer	313415 165
GTIN	2050001929471
Artikelklasse	33T

### Beschreibung

**Ausführung:**

**Feingefräste** Nute und **präzisionsgeschliffene** Verzahnung, **brüniert**.

**Werkstoff:**

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

**Passend für:**

**Kraftspannfutter** der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

**Sonderzubehör:**

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

**Hinweis:**

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

### Technische Beschreibung

Breite B	40 mm
Höhe H	60 mm
Länge L	70 mm
für Gewinde DIN 912	M12
Nutenbreite D	17 mm
Bohrungsabstand b	22 mm

für Futter-Typ	165 mm
Bohrungsabstand a	15 mm
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen