


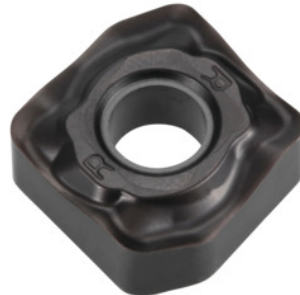

Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 1204XR, für Grobzerspanung, Sorte: PR015S



Bestelldaten

Bestellnummer	250488 PR015S
GTIN	4960664837748
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMM 1204XR PR015S Sorte: PR015S

Spanbrecher: SX

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,45 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 25 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	25 - 70 m/min
Sorte	PR015S
Spanbrecher	SX

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 1204XR
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Unterlegplatte	259031 15
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen