


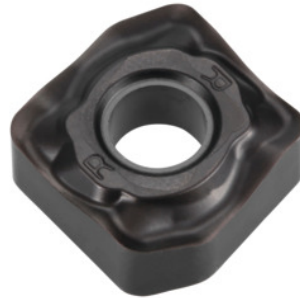

Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 1204XR, für Grobzerspanung, Sorte: PR005S



Bestelldaten

Bestellnummer	250488 PR005S
GTIN	4960664836987
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMM 1204XR PR005S Sorte: PR005S

Spanbrecher: SX

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,45 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 30 - 90 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	30 - 90 m/min
Hauptanwendung	S
Sorte	PR005S
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Spanbrecher	SX

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 1204XR
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Unterlegplatte	259031 15
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen