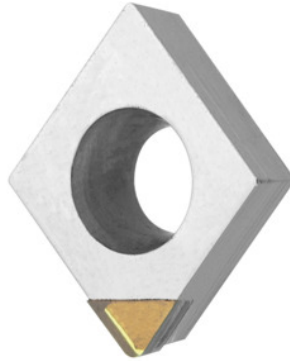


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CCGW 060204 FN, MKD,  
Schneidkantenausführung: NL****Bestelldaten**

Bestellnummer	265900 NL
GTIN	4062406094577
Artikelklasse	21L

**Beschreibung****Ausführung:**

**MKD** - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten. Verfassung für langspanende NE-Metalle.

**Verwendung:**

Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

**Empfehlung:**

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

**Technische Beschreibung**

Sorte	MKD
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 1600 m/min
Schneidstoff	MKD

Schneidkantenausführung	NL
Vorschub f	0,005 - 0,1 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a <sub>p</sub>	0,01 - 0,2 mm
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGW 060204 FN
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnameattribut	MKD
Möglichkeit zum Nachschärfen	ja
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen