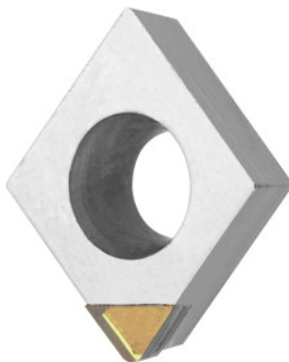


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CCGW 060204 FN, MKD,  
Schneidkantenausführung: NK****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 265900 NK     |
| GTIN          | 4062406095499 |
| Artikelklasse | 21L           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**MKD** - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten. Verfassung für kurzspanende NE-Metalle.

**Verwendung:**

Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

**Empfehlung:**

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

**Technische Beschreibung**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 80 - 1000 m/min |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten      |
| Schnittbedingung                            | kontinuierlich  |
| Schneidkantenausführung                     | NK              |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Schnitttiefe $a_p$           | 0,01 - 0,2 mm                 |
| Sorte                        | MKD                           |
| Vorschub $f$                 | 0,005 - 0,08 mm/U             |
| Schneidstoff                 | MKD                           |
| Beschichtung                 | unbeschichtet                 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte  | CCGW 060204 FN                |
| Anzahl Wechsel/Schneiden     | 1                             |
| Produktnameattribut          | MKD                           |
| Möglichkeit zum Nachschärfen | ja                            |
| Produktart                   | Wendeschneidplatte zum Drehen |