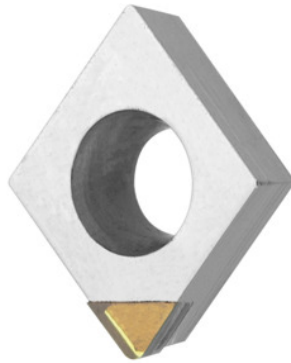


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CCGW 060208 FN, MKD,  
Schneidkantenausführung: NS****Bestelldaten**

Bestellnummer	265904 NS
GTIN	4062406095642
Artikelklasse	21L

**Beschreibung****Ausführung:**

**MKD** - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten. Verfassung für synthetische Werkstoffe (PMMA, POM, Acryl etc.).

**Verwendung:**

Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

**Empfehlung:**

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidkantenausführung	NS
Vorschub f	0,005 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,01 - 0,2 mm

Sorte	MKD
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 1400 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	MKD
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGW 060208 FN
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnameattribut	MKD
Möglichkeit zum Nachschärfen	ja
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen