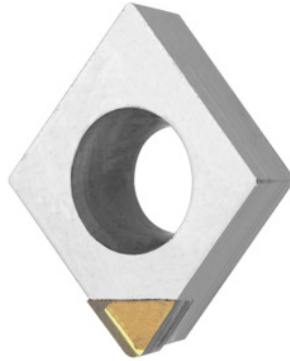


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CCGW 09T308 FN, MKD,  
Schneidkantenausführung: NL****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 265920 NL     |
| GTIN          | 4062406095697 |
| Artikelklasse | 21L           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**MKD** - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten. Verfassung für langspanende NE-Metalle.

**Verwendung:**

Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

**Empfehlung:**

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

**Technische Beschreibung**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Schnittbedingung           | kontinuierlich |
| Sorte                      | MKD            |
| Schneidstoff               | MKD            |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten     |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Schneidkantenausführung                     | NL                            |
| Vorschub f                                  | 0,005 - 0,1 mm/U              |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,01 - 0,2 mm                 |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 150 - 1600 m/min              |
| Beschichtung                                | unbeschichtet                 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | CCGW 09T308 FN                |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 1                             |
| Produktnameattribut                         | MKD                           |
| Möglichkeit zum Nachschärfen                | ja                            |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |