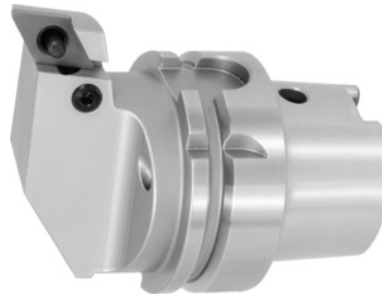


SWISS TOOLS

**HSK-T-Klemmdrehhalter links, für Wendeschneidplatten DN., Schaft-Ø /
Plattengröße: 63/15HPmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	320036 63/15HP
GTIN	2050001772534
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Ersatzteil	P05
Mindestvorbohr-Ø D ₁ min	80 mm
Plattengröße	15
Achsen-Spitzenabstand f	45 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Auskraglänge A-Maß	70 mm
Schaft-Ø	63 mm
Aufnahme	HSK-T
Einsatzart	links

Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Schaftart	Hohlschaftkegel
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Rohrstift Nr. 7 Typ P02	320618 P02
Spannschraube Nr. 3 Typ P02	320611 P02
Spannschraube Nr. 3 Typ P06	320611 P06
Zwischenlage Nr. 1 Typ P02	320610 P02
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Zwischenlage Nr. 1 Typ P06	320610 P06
Rohrstift Nr. 7 Typ P04	320618 P04
Zwischenlage Nr. 1 Typ P04	320610 P04
Zwischenlage Nr. 1 Typ P05	320610 P05
Kniehebel Nr. 4 Typ P04	320612 P04
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Spannschraube Nr. 3 Typ D07	320611 D07
Spannpratze Nr. 6 Typ D07	320614 D07
Düsenring Nr. 5 Typ D07	320613 D07
Kniehebel Nr. 4 Typ P06	320612 P06
Kniehebel Nr. 4 Typ P02	320612 P02
Rohrstift Nr. 7 Typ P06	320618 P06
Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01
Hochleistungs-Kühldüse (HP) Typ 63	320001 63
Kniehebel Nr. 4 Typ P05	320612 P05
Rohrstift Nr. 7 Typ P05	320618 P05

Spannschraube Nr. 3 Typ P05

320611 P05