


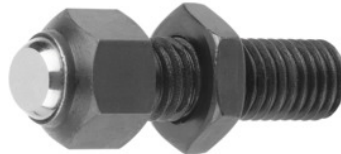

Pendelauflage verstellbar plan, Außengewinde, Gewinde M: M10



Bestelldaten

Bestellnummer	370065 M10
GTIN	2050001961914
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Kugel aus Kugellagerstahl.

- **Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.**
- **Kugel gegen Verdrehen gesichert.**

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085 – 370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

Technische Beschreibung

maximale Belastbarkeit (statisch)	8 kN
Kragenlänge L ₂	30 mm
Gewinde M	M10
Außen-Ø D ₁	8,6 mm
Länge l	15,7 mm
Schlüsselweite SW	17 mm
Produktart	Pendelauflage

