


## PRYOR

### Auswechselbare Schlagzahlen und Schlagbuchstaben Normalschrift Satz 0 – 9 und A – Z, Schrifthöhe: 1,5mm

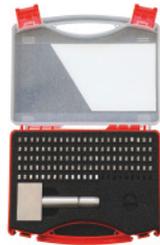

#### Bestelldaten

Bestellnummer	085480 1,5
GTIN	5022044020139
Artikelklasse	08W

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Hochpräzises Prägewerkzeug für schnelles und rationelles Kennzeichnen mit **mehreren Buchstaben und Zahlen gleichzeitig.**

##### Verwendung:

Zum Signieren von Materialien (z. B. Typenschilder, Werkzeuge, Maschinenteile, etc.) mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm<sup>2</sup>.**

##### Lieferumfang:

100 Stempel-Typen  
12 Distanzstücke (Schrifthöhe 5 mm: 6 Stück)  
1 Pinzette  
1 Sechskantschlüssel  
1 Halter  
in Kunststoffbox.

##### Ersatzteil:

Einzelne Typen können unter Nr. 085481 mit Angabe der gewünschten Schrifthöhe / Type bestellt werden (z. B. Nr. 085481 Gr. 3/E).

#### Technische Beschreibung

Anzahl einsetzbare Stempeltypen	12
Breite Stempeltype	1,6 mm
Schrifthöhe	1,5 mm
Länge Stempelhalter	20 mm
Höhe Stempeltype	3,2 mm
Länge Stempeltype	15,87 mm
Produktart	Handschlagstempel

## Zubehör

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 1,5/& mm	085481 1,5/&
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 1,5/A mm	085481 1,5/A
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 1,5/V mm	085481 1,5/V
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 1,5/LEER mm	085481 1,5/LEER
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 1,5/3 mm	085481 1,5/3
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 1,5/F mm	085481 1,5/F
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 1,5/- mm	085481 1,5/-
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 1,5/0 mm	085481 1,5/0
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 1,5/U mm	085481 1,5/U
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 1,5/1 mm	085481 1,5/1
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 1,5/M mm	085481 1,5/M

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 1,5/K mm	085481 1,5/K
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 1,5/C mm	085481 1,5/C
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 1,5/4 mm	085481 1,5/4
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 1,5/2 mm	085481 1,5/2
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 1,5/X mm	085481 1,5/X
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 1,5/Q mm	085481 1,5/Q
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 1,5/J mm	085481 1,5/J
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 1,5/Z mm	085481 1,5/Z
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 1,5/, mm	085481 1,5/,
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 1,5/D mm	085481 1,5/D
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 1,5/5 mm	085481 1,5/5
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 1,5/R mm	085481 1,5/R
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 1,5/N mm	085481 1,5/N
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 1,5/6 mm	085481 1,5/6
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 1,5// mm	085481 1,5//
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 1,5/P mm	085481 1,5/P
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 1,5/T mm	085481 1,5/T
	085481 1,5/9

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 1,5/9 mm

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 1,5/l mm

085481 1,5/l

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 1,5/+ mm

085481 1,5/+

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 1,5/H mm

085481 1,5/H

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 1,5/8 mm

085481 1,5/8

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 1,5/W mm

085481 1,5/W

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 1,5/S mm

085481 1,5/S

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 1,5/Y mm

085481 1,5/Y

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 1,5/7 mm

085481 1,5/7

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 1,5/O mm

085481 1,5/O

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 1,5/L mm

085481 1,5/L

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 1,5/E mm

085481 1,5/E

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 1,5/B mm

085481 1,5/B

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 1,5/. mm

085481 1,5/.

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 1,5/G mm

085481 1,5/G