


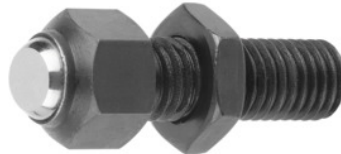

## Pendelauflage verstellbar plan, Außengewinde, Gewinde M: M12



### Bestelldaten

Bestellnummer	370065 M12
GTIN	2050001961921
Artikelklasse	37K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kugel aus Kugellagerstahl.

- **Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.**
- **Kugel gegen Verdrehen gesichert.**

#### Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

#### Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085 – 370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

### Technische Beschreibung

maximale Belastbarkeit (statisch)	15 kN
Außen-Ø D <sub>1</sub>	8,6 mm
Länge l	15,7 mm
Kragenlänge L <sub>2</sub>	35 mm
Gewinde M	M12
Schlüsselweite SW	17 mm
Produktart	Pendelauflage

