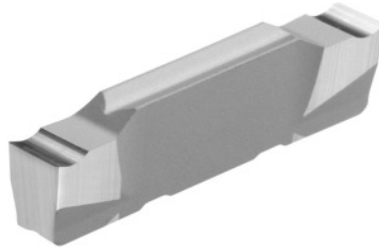


**Garant****Abstechplatte rechts 10°, HU7310, Stechbreite w: 2,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273678 2,5
GTIN	4045197716668
Artikelklasse	21L

**Technische Beschreibung**

Stechbreite w	2,5 mm
Toleranz Stechbreite w	±0,03 mm
Vorschub f	0,06 - 0,17 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
Hauptanwendung	N
Nebenanwendung	Ti
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HU7310
Eckenradius R	0,05 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	rechts

Produktart

Wendeschneidplatte  
zum Stechdrehen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	350 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	50 m/min	S
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		