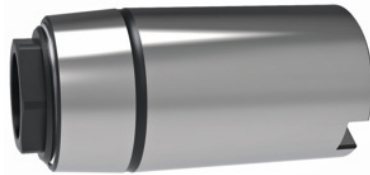


**Garant****Adapter Messerkopf / Spannzange ER, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	301113 16
GTIN	4062406099022
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

Bohrung, Anlagefläche am Bund und ER-Spannzangensitz geschliffen, Korpus außen hartüberdreht für beste Rundlauf- und Wuchteigenschaften. Für möglichst kurze Auskrägung mit innenliegender Spannmutter (wahlweise mit Dichtscheibe einsetzbar.). Durchbohrte Anzugsschraube für Innenkühlung.

**Verwendung:**

Sehr flexible und kostengünstige Lösung, macht aus jeder beliebigen Messerkopfaufnahme eine Spannzangenaufnahme.

**Lieferumfang:**

Inklusive ER-Spannmutter (innenliegend), Anzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Dichtscheiben Nr. 309630; 309635.

**Hinweis:**

Passende Spannmutter Nr. 309621.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	78 mm
Außen-Ø D	38 mm
für ER-Spannzangen	25
Norm	DIN 6357
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm

Innenkühlung	ja
Produktart	Spannzangen-Halter

## Zubehör

Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 15 mm	309630 15
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 9 mm	309630 9
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 5 mm	309630 5
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 8 mm	309630 8
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 7 mm	309630 7
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d SATZ mm	309630 SATZ
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 16 mm	309630 16
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 13 mm	309630 13
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 6 mm	309630 6
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 14 mm	309630 14
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 10 mm	309630 10
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 11 mm	309630 11
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 12 mm	309630 12
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 3 mm	309630 3
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 4 mm	309630 4