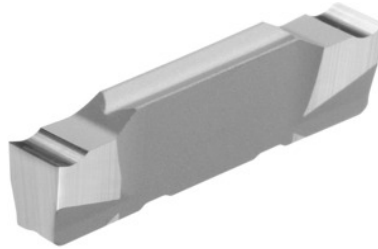


Garant**Abstechplatte links 10°, HU7310, Stechbreite w: 2,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273680 2,5
GTIN	4045197719119
Artikelklasse	21L

Technische Beschreibung

Toleranz Stechbreite w	±0,03 mm
Stechbreite w	2,5 mm
Vorschub f	0,06 - 0,17 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
Hauptanwendung	N
Nebenanwendung	Ti
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HU7310
Eckenradius R	0,05 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	links

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen**Anwenderdaten**

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	350 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	50 m/min	S
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		