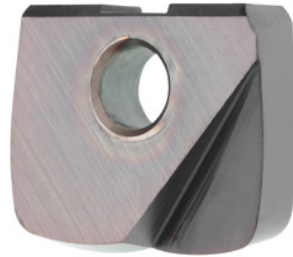


Garant

Fräs-Wendeschneidplatte Ø 12 mm, für Kopierfräser, stumpf konisch, Typ: ST1400


Bestelldaten

Bestellnummer	212768 ST1400
GTIN	4062406103132
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

· **Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: $\pm 0,015$ mm.**

Vorschub f_z in Stahl < 60 HRC: 0,05 mm

Sorte: HB4015

Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Sorte	HB4015
Eckenradius	1 mm
Schneidstoff	HM
Radius Wiper axial	12 mm
Radius Wiper radial	24 mm
Schneidenradius R_1	1 mm

Schneidenlänge L_c	6 mm
Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm ²	0,08 mm
Vorschub f_z in Stahl < 60 HRC	0,05 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Beschichtung	TiN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen