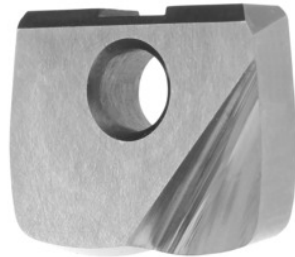


**Garant**
**Fräswendeplatte Ø 32 mm stumpf konisch, Typ: ALU**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212796 ALU
GTIN	4062406103347
Artikelklasse	21A

**Beschreibung**
**Ausführung:**
**Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.**

 · Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit:  $\pm 0,015$  mm.

 Vorschub  $f_z$  in Alu kurzspanend: 0,3 mm

Sorte: HU7810

**Technische Beschreibung**

Typ	ALU
Sorte	HU7810
Eckenradius	4 mm
Schneidstoff	HM
Radius Wiper axial	70 mm
Radius Wiper radial	140 mm
Schneidenradius $R_1$	4 mm
Schneidenlänge $L_c$	16 mm

Vorschub $f_z$ in Alu kurzspanend	0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen