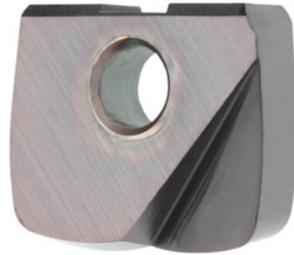


**Garant**

**Fräs-Wendeschneidplatte Ø 25 mm, für Kopierfräser, stumpf konisch, Typ: ST1400**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	212792 ST1400
GTIN	4062406103323
Artikelklasse	21A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.**

· **Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit:  $\pm 0,015$  mm.**

Vorschub  $f_z$  in Stahl < 60 HRC: 0,12 mm

Sorte: HB4015

**Technische Beschreibung**

Typ	ST1400
Sorte	HB4015
Eckenradius	4 mm
Schneidstoff	HM
Radius Wiper axial	25 mm
Radius Wiper radial	50 mm
Schneidenradius $R_1$	4 mm

Schneidenlänge $L_c$	12,5 mm
Vorschub $f_z$ in Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,18 mm
Vorschub $f_z$ in Stahl < 60 HRC	0,12 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Beschichtung	TiN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen