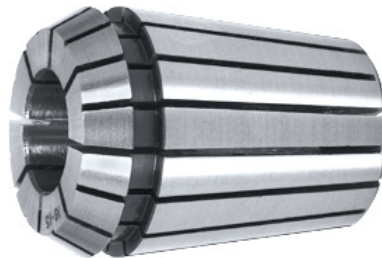


**ER-Spannzange, ER 16, Nenn-Spann-Ø d: 3/8mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 308920 3/8    |
| GTIN          | 4062406103934 |
| Artikelklasse | 32Z           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

**Hinweis:**

Spannzangen ER16, ER25 und ER32 ohne Abdichtung auch in Zollgrößen über eShop verfügbar. Die **Spann-Ø-Überbrückung** ist **jeweils bis 1 mm kleiner**, z. B. Ø 10 – 9 mm, **außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm)**.

**Technische Beschreibung**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Aufnahme            | ER 16       |
| Norm                | ISO 15488-B |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm     |
| Typ                 | 426 E       |
| Außen-Ø D           | 17 mm       |
| Gesamtlänge L       | 27,5 mm     |
| Produktart          | Spannzange  |

