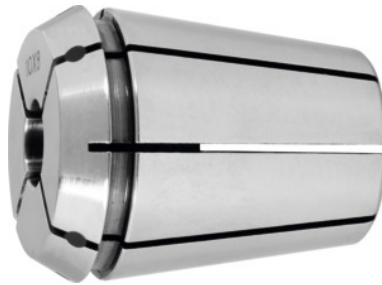


HOLEX**ER-Spannzange für Gewindebohrer, ER11, Nenn-Spann-Ø d: 2,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309399 2,5
GTIN	4062406104429
Artikelklasse	32Z

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.
Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 70 bar!).

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

Hinweis:

HOLEX® ER-Spannzangen sind nicht kompatibel zu Centro-P und HiRunER-Spannzangenfutter. Ohne Abdichtung.

Technische Beschreibung

Aufnahme	ER11
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	4031 E
Außen-Ø D	11,3 mm
Gesamtlänge L	18 mm

Produktart

Spannzange