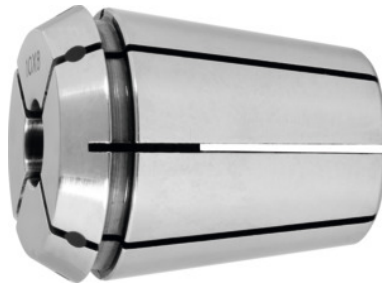


**HOLEX****ER-Spannzange für Gewindebohrer, ER11, Nenn-Spann-Ø d: 2,8mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309399 2,8    |
| GTIN          | 4062406104436 |
| Artikelklasse | 32Z           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.  
Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 70 bar!).

**Passend für:**

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

**Hinweis:**

**HOLEX® ER-Spannzangen sind nicht kompatibel zu Centro-P und HiRunER-Spannzangenfutter.** Ohne Abdichtung.

**Technische Beschreibung**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Aufnahme            | ER11        |
| Norm                | ISO 15488-A |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm     |
| Typ                 | 4031 E      |
| Außen-Ø D           | 11,3 mm     |
| Gesamtlänge L       | 18 mm       |

Produktart

Spannzange