


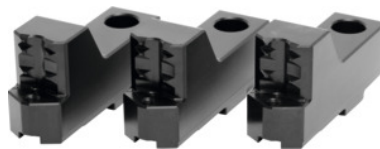

Krallenbacken-Set 3-teilig, für Futter, Ø 160 mm, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	313230 4
GTIN	2050001929266
Artikelklasse	33T

Beschreibung

Verwendung:

Da sich die Backen **innerhalb weniger Sekunden** wechseln oder auf den gewünschten Durchmesser verschieben lassen, ist es sinnvoll, mehrere Backeneinheiten einsatzbereit an der Maschine zu haben. **Man erreicht dadurch ein Minimum an Umrüstzeiten.** Die Backeneinheiten bestehen z. B. aus mehreren Sätzen Grundbacken mit ungestuften weichen Aufsatzbacken, die auf die gewünschten Durchmesser ausgedreht werden. Dieser Rationalisierungseffekt ist nicht nur für NC-Maschinen notwendig, sondern auch für jede Drehmaschine wesentlich.

Für Außenspannung, bestens geeignet zur Rohteilspannung.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5, gehärtet.

Passend für:

SchUNK-Keilstangenfutter Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-Keilstangenfutter Duro Nr. 313120; 313130; 313140 und andere Keilstangen-Drehfutter-Systeme.

Hinweis:

Spannbereich exemplarisch für Nr. 313115 – 313137.

passend zu Farbcode: SchUNK Keilstangen-Drehfutter und Backen

Spannbereich: 114 - 150 mm

Technische Beschreibung

Spannbereich	114 - 150 mm
für Futter-Typ-Ø	160 mm
Produktnameattribut	Ø 160 mm

Nutenbreite D	8 mm
Bohrungsabstand b	32 mm
Steglänge A	18 mm
passend zu Farbcode	Röhm Keilstangen- Drehfutter und Backen
passend zu Farbcode	Schunk Keilstangen- Drehfutter und Backen
Produktart	Keilstangenfutter-Backen