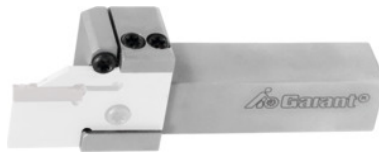


Garant**VARIO-LINE Klemmhalter, rechts, Schafthöhe h: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273794 32
GTIN	4045197721440
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Passend für:**

Schneidenträger Nr. 273798.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis: $L = L_1 + L_3$ (Schneidenträger).Funktionsbreite L_4 : 30 mm L_1 : 170 mm L_2 : 24,5 mm

Schraube: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technische Beschreibung

Schafthöhe h	32 mm
Schraube	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Funktionsbreite L_4	30 mm
L_1	170 mm
L_2	24,5 mm
Einsatzart	rechts
Produktart	Klemmhalter

Zubehör

Klemmschraube	279910
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klemmschraube Typ 9	279815 9