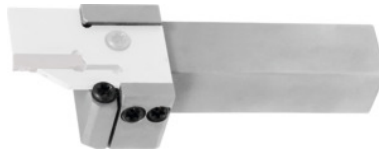


Garant
VARIO-LINE Klemmhalter, links, Schafthöhe h: 16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273795 16
GTIN	4045197721310
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Passend für:

Schneidenträger Nr. 273799.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:
 $L = L_1 + L_3$ (Schneidenträger).

 Funktionsbreite L_4 : 21 mm

 L_1 : 100 mm

 L_2 : 24,5 mm

Schraube: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technische Beschreibung

L_2	24,5 mm
Schafthöhe h	16 mm
L_1	100 mm
Schraube	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Funktionsbreite L_4	21 mm
Einsatzart	links
Produktart	Klemmhalter

Zubehör

Klemmschraube Typ 9	279815 9
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klemmschraube	279910
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10