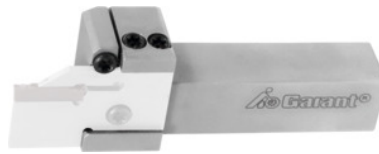


**Garant**
**VARIO-LINE Klemmhalter, rechts, Schafthöhe h: 16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273794 16
GTIN	4045197721082
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Passend für:**

Schneidenträger Nr. 273798.

**Lieferumfang:**

Inklusive Montageschrauben.

**Hinweis:**
 $L = L_1 + L_3$  (Schneidenträger).

 Funktionsbreite  $L_4$ : 21 mm

 $L_1$ : 100 mm

 $L_2$ : 24,5 mm

Schraube: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite $L_4$	21 mm
$L_2$	24,5 mm
Schafthöhe h	16 mm
Schraube	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
$L_1$	100 mm
Einsatzart	rechts
Produktart	Klemmhalter

---

**Zubehör**

Klemmschraube Typ 9	279815 9
Klemmschraube	279910
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10