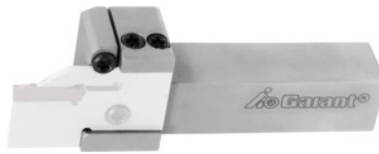


Garant**VARIO-LINE Klemmhalter, rechts, Schafthöhe h: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273794 25
GTIN	4045197721303
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Passend für:**

Schneidenträger Nr. 273798.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis: $L = L_1 + L_3$ (Schneidenträger).Funktionsbreite L_4 : 30 mm L_1 : 150 mm L_2 : 24,5 mm

Schraube: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technische Beschreibung

Schraube	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_1	150 mm
L_2	24,5 mm
Schafthöhe h	25 mm
Funktionsbreite L_4	30 mm
Einsatzart	rechts
Produktart	Klemmhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659906 500

Klemmschraube

279910

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX10

674248 TX10

Klemmschraube Typ 9

279815 9