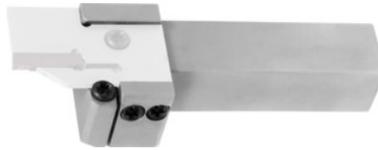


Garant
VARIO-LINE Klemmhalter, links, Schafthöhe h: 32mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273795 32
GTIN	4045197721457
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Passend für:

Schneidenträger Nr. 273799.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:
 $L = L_1 + L_3$ (Schneidenträger).

 Funktionsbreite L_4 : 30 mm

 L_1 : 170 mm

 L_2 : 24,5 mm

Schraube: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technische Beschreibung

L_2	24,5 mm
Schraube	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_1	170 mm
Funktionsbreite L_4	30 mm
Schafthöhe h	32 mm
Einsatzart	links
Produktart	Klemmhalter

Zubehör

Klemmschraube	279910
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klemmschraube Typ 9	279815 9
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10