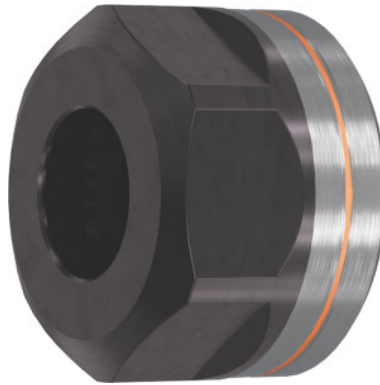


Garant**ER-Spannmutter High Speed, für ER: 11****Bestelldaten**

Bestellnummer	309610 11
GTIN	4062406110031
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. Mutter beschichtet für: geringeren Reibwert und **erhöhte Spannkraft** sowie hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit. **Mit Sechskant** SW 17.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 – 309740.

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Technische Beschreibung

maximales Anzugsmoment	40 Nm
Gewinde	M14x0,75
Schlüsselweite SW	17 mm

Außen-Ø D	19 mm
Gesamtlänge L	12 mm
Norm	DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Produktart	Spannmutter