


Garant GRIDLINE

## Fachboden geschlitzt, Fronthöhe: 50mm

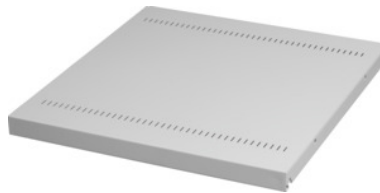

### Bestelldaten

Bestellnummer	935141 50
GTIN	4062406111458
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus Stahlblech mit Querverstrebung an der Unterseite. Standardfachboden bzw. Deckelfachboden zum Einschrauben. **Tragfähigkeit 200 kg.**

#### Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

#### Hinweis:

- **Der Fachboden dient auch als Schlossboden in Kombination mit Zentralverschlüssen Nr. 935590, 935595. Er wird bauseitig für die Aufnahme von Stiftzylinderschlössern in der Blende vorbereitet.**
- **25 mm hohe Fachböden können nicht mit Zwischen- und Endstegen kombiniert werden.**

### Technische Beschreibung

Fachboden Ausführung	fest montierter Fachboden
Fachboden Ausführung	geschlitzter Fachboden
Fachboden Ausführung	gerader Fachboden
Fronthöhe	50 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	200 kg
Einsatzbereich	Schubladenregal
Materialstärke	1,2 mm

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite	953 mm
Tiefe	675 mm
Breite in G	36
Tiefe in G	24
Produktart	Fachboden