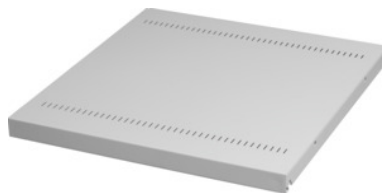


Garant GRIDLINE

Fachboden geschlitzt, Fronthöhe: 25mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 935131 25 |
| GTIN | 4062406111380 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlblech mit Querverstrebung an der Unterseite. Standardfachboden zum Einhängen.

Tragfähigkeit 150 kg.**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

- **Der Fachboden dient auch als Schlossboden in Kombination mit Zentralverschlüssen Nr. 935590, 935595. Er wird bauseitig für die Aufnahme von Stiftzylinderschlössern in der Blende vorbereitet.**
- **25 mm hohe Fachböden können nicht mit Zwischen- und Endstegen kombiniert werden.**

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------------|
| Fronthöhe | 25 mm |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 150 kg |
| Fachboden Ausführung | geschlitzter Fachboden |
| Fachboden Ausführung | fest montierter Fachboden |
| Fachboden Ausführung | gerader Fachboden |
| Einsatzbereich | Schubladenregal |
| Materialstärke | 1,2 mm |

| | |
|-------------|---|
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Breite | 703 mm |
| Tiefe | 675 mm |
| Breite in G | 26 |
| Tiefe in G | 24 |
| Produktart | Fachboden |