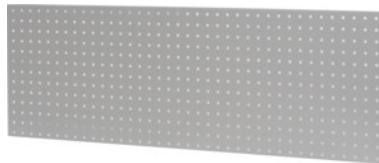


**Garant****Lochwand einseitig, passend für Typ: 1000****Bestelldaten**

Bestellnummer	928070 1000
GTIN	4062406112660
Artikelklasse	91P

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus robustem Stahlblech gekantet für übersichtliche Werkzeuglagerung.  
Lochwände aus gekantetem Stahlblech  $\square$  9x9 mm in 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochblech-Wand-Zubehör.

**Passend für:**

Zum Einschrauben zwischen Trägersäulen Nr. 928010, in Materialwagen Nr. 918590 und für Trennwände Nr. 955430 und 955431.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Zubehör für Lochwände finden Sie in Gruppe 95.

**Technische Beschreibung**

Tragfähigkeit	100 kg
passend für Typ	1000 mm
Lochwand Ausführung	einseitig
Breite	920 mm
Gewicht	6 kg
Tiefe	25 mm
Höhe	481 mm

Materialstärke	1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Lochwand

## Zubehör

Multifix passend für Typ 300	928201 300
Trägersäule zum Einhängen Höhe 481 mm	928060 481
Multimedia-Schwenkarm mit Multifunktionsaufnahme Anzahl Gelenke 2	928270 2
Multifix passend für Typ 500	928201 500
Multimedia-Schwenkarm mit Multifunktionsaufnahme Anzahl Gelenke 1	928270 1
Multimedia-Schwenkarm mit Notebookhalter Anzahl Gelenke 2	928275 2